


CHECKLISTE FÜR PALETTENREGALE

Bitte tragen Sie Ihre Anfrage in dieses Formular ein und fügen Sie, wenn möglich, eine Skizze bei. Ihre Anfrage kann so von uns schneller bearbeitet und unnötige Rückfragen vermieden werden.

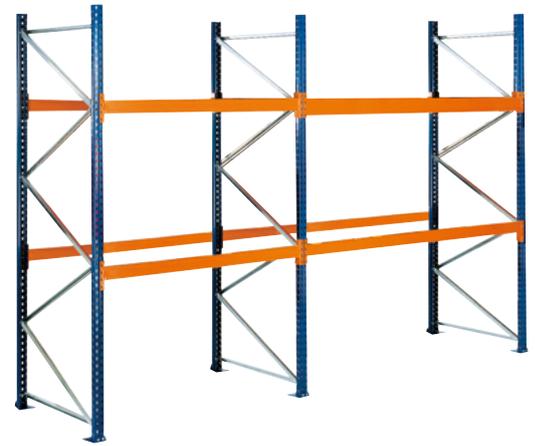

Kunde: _____

Bemerkungen: _____

Höhe Innenständerrahmen:	<input type="text"/> mm	(min. 100 mm höher als die oberste Lagerebene)		
Höhe Außenständerrahmen:	<input type="text"/> mm	(min. 500 mm höher als die oberste Lagerebene)		
Einfache Rahmentiefe:	<input type="checkbox"/> 1100 mm	<input type="checkbox"/> 800 mm	<input type="checkbox"/> Sondertiefe <input type="text"/>	
Bauweise:	<input type="checkbox"/> Einzelregal	<input type="checkbox"/> Doppelregal	Abstand der Zeilen: <input type="text"/> mm	
Regallänge:	max.: <input type="text"/> mm	ca.: <input type="text"/> mm		
Alternativ: Zur Angabe der Regallänge bei mehreren Regalen!	Grundregal: <input type="text"/> Stück	Holmlänge: <input type="text"/> mm		
	Grundregal: <input type="text"/> Stück	Holmlänge: <input type="text"/> mm		
	Anbauregal: <input type="text"/> Stück	Holmlänge: <input type="text"/> mm		
	Anbauregal: <input type="text"/> Stück	Holmlänge: <input type="text"/> mm		
Anzahl Holmebenen übereinander:	<input type="text"/> Stück	(ohne Bodenebene)		
Gewicht je Palette: oder Belastung je Holmebene: (bei gleichmäßig verteilter Last)	<input type="text"/> kg	(inklusive Palette)		
	<input type="text"/> kg	/bei Holmlänge <input type="text"/> mm		
Knicklänge (K) (siehe Skizze rechts)	max. Abstand zwischen Boden und Oberkante 1. Ebene bzw. zwischen den Ebenen <input type="text"/> mm			
	K = Knicklänge			
Beschaffenheit des Bodens:	<input type="checkbox"/> Standard-Betonboden IB25 150 mm	<input type="checkbox"/> weist Unebenheiten auf	<input type="checkbox"/> ist magnesithaltig <i>(Stahl muss gegen Korrosion geschützt werden)</i>	<input type="checkbox"/> sonstiger Untergrund: _____
Lagergut:	_____			