

# CHECKLIST

## 1. Basisgegevens:

Klant: \_\_\_\_\_

Klantnummer: \_\_\_\_\_

Korte omschrijving van de geplande order (plaats, onderwerp): \_\_\_\_\_

Ordernummer: \_\_\_\_\_

Bestelnummer klant: \_\_\_\_\_

Telefoon klant: \_\_\_\_\_

eMail klant: \_\_\_\_\_

Contactpersoon klant voor vragen: \_\_\_\_\_

Coördinator / gevolmachtigde van de klant voor alle vragen rondom afhandeling inclusie afname: \_\_\_\_\_

Contactgegevens van de coördinator: \_\_\_\_\_

Telefoon: \_\_\_\_\_ eMail: \_\_\_\_\_

## 2. Gegevens voor levering contractuele artikelen:

### 2.1

Afleveradres: \_\_\_\_\_

### 2.2

Montagedres / Montageplaats zelfde als afleveradres:  Ja  Nee

Montageadres: \_\_\_\_\_

### 2.3

Levering (tijd) van – tot: \_\_\_\_\_

### 2.4

Klant wenst gratis levering tot aan de drempel en regelt zelf het interne transport naar de montageplaats.

Klant wenst gratis levering tot op het gebruikspunt – tegen meerprijs (levering + contracten van de goederen door montageteam gelijktijdig) Afleverplek ca. \_\_\_\_\_ m.

### 2.5

Is er een bevestigde toerit voor vrachtwagens van 40t beschikbaar?

Ja  Nee

Is voor het lossen een vrachtwagen met laadklep nodig?

Ja  Nee

Is er een laadperron beschikbaar?

Ja  Nee

### Info voor de montage:

#### Kan het montageteam gebruik maken van transportmiddelen van de klant?

Vorkheftruck:  Ja  Nee

Palletwagen:  Ja  Nee

Schaarlift bij montage van stellingen:  Ja  Nee

Korf voor vorkheftruck:  Ja  Nee

**2.6**

Hulpkrachten voor transport, opbouw, transport, verpakkingen, schoonhouden bouwplaats \_\_\_\_\_ medewerkers

**2.7**

Mogelijke montagetijden:

Weekdagen van – tot: \_\_\_\_\_

Dagelijks van – tot: \_\_\_\_\_

**2.8**

Etage montageplaats: \_\_\_\_\_

Lift aanwezig:  Ja  Nee

Draagkracht: \_\_\_\_\_ kg

**2.9**

Geringste vloer-/deurbreedte: \_\_\_\_\_

Geringste vloer-/deurhoogte: \_\_\_\_\_

Transporthindernissen naar de opstelplaats: \_\_\_\_\_

### 3. Gevens over bouwplaats:

**3.1**

Bouwplaatsomschrijving \_\_\_\_\_

**3.2**

Montageplek is in aanbouw; geplande oplevering voor start montage: \_\_\_\_\_

Montageplek is al voor montage voorbereid.

**3.3**

Voldoende plaats op montageplek voor opslag van montage-onderdelen en gereedschap?  Ja  Nee

**3.4**

Soort vloer

 
- Minimale componentdikte van de bodemplaat 200 mm;  
Minimale boorgatdiepte 150 mm

- Vertoont oneffenheden


- Is magnesiethoudend  
*(staal moet tegen corrosie worden beschermd)*

Overige ondergrond: \_\_\_\_\_

L m	X mm
< 1,0	max. 4
> 1,0 - 4,0	max. 10
> 4,0 - 10,0	max. 12
> 10,0 - 15,0	max. 15



Bij oneffenheden van meer dan 10 mm moet met een fundament worden genivelleerd!

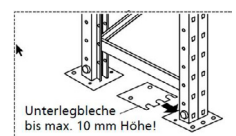
**3.5**

Fotograferen na oplevering ten behoeve van documentatie toegestaan?  Ja  Nee

## 4. Algemene contractgegevens:

### 4.1

Door de klant gewenste levertermijn: \_\_\_\_\_

### 4.2

Door de klant gewenste montage termijn/-periode: \_\_\_\_\_

## 5. Veiligheidsbepalingen

### 5.1

Zijn er algemene bedrijfs-/bouwplaatsvoorschriften van de opzichter?  Ja  Nee

Werden die overhandigd?  Ja  Nee

Veiligheidsinstructies nodig?  Ja  Nee

Helmplicht"

Veiligheidsbril

Veiligheidsschoenen

Bijzondere voorwaarden

Veiligheidshesje

## 6. Bijzonderheden:

---

---

---

---

Plaats /datum: \_\_\_\_\_

Handtekening klant: \_\_\_\_\_