



Chiavi regolabili, isolate a norma VDE

Impugnature **completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Con scala per l'impostazione sicura lontano dal pezzo. Superfici di presa parallele e lisce; esecuzione cromata. Regolazione a scatto mediante pulsante e leva di serraggio per elevata pressione.


La corsa tra le superfici di presa consente la registrazione in base al principio del cricchetto.

Impugnature isolate. Chiave regolabile nichelata.

Uso: Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.




Lunghezza complessiva	mm	250
81 3850	Chiavi regolabili Isolamento a norme VDE	XXX
Lunghezza della bocca	mm	30
Apertura	mm	0 - 46

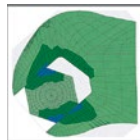

*Pressione
su superfici
senza gioco.*



*Scala a laser
per la regolazione
preliminare.*

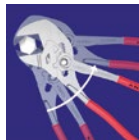

*Lavora in base
al principio
al cricchetto.*