

Chiavi regolabili



Ganasce **parallele** e **liscie**; esecuzione cromata. **Regolazione a scatto** mediante pulsante e leva di serraggio per elevata pressione.

La corsa tra le superfici di presa consente la **registrazione in base al principio del cricchetto**.

81 3500 – Lavorare in modo pratico grazie ai manici ergonomici con rivestimento in plastica antiscivolo, quindi minore rischio di scivolamento.

Con scala per la preimpostazione sicura. Chiave regolabile cromata.

81 3700 – Chiave in esecuzione nichelata, manici rivestiti in plastica.

81 3720 – Chiave regolabile nichelata, manici in multicomponente.

Uso: **Presca delicata** di viti, dadi, raccordi cromati, ecc.



81 3500




81 3700



81 3720


Lunghezza complessiva		mm	125	150	180	250	300	400
81A	81 3500		–	–	XXX	XXX	–	–
83D	81 3700		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
83D	81 3720		–	XXX	XXX	XXX	–	–
Lunghezza della bocca (81 3500)		mm	–	–	24	33	–	–
Lunghezza della bocca (81 3700, 81 3720)		mm	16	20	22	30	32	41
Apertura (81 3500)		mm	–	–	0 - 36	0 - 46	–	–
Apertura (81 3700, 81 3720)		mm	0 - 23	0 - 27	0 - 35	0 - 46	0 - 60	0 - 85

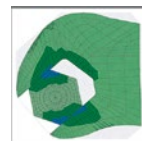

Pressione su superfici senza gioco.



Regolazione rapida mediante pulsante.

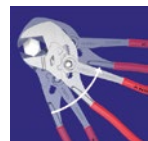

Lavora in base al principio del cricchetto.